




Image 1



Image 2



Image 3

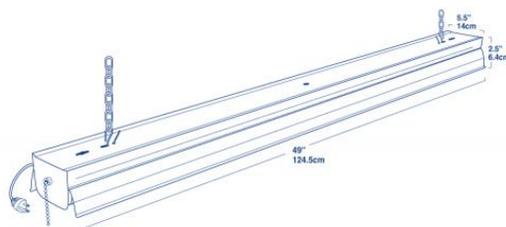

SL2LED48-40K-WH

LUMINAIRE D'ATELIER DEL 48" - 40W - 2 TUBES

Codes du produit

SL2LED48-40K-WH : BLANC

Un luminaire d'atelier au DEL polyvalent de 48", qui peut être installé dans une variété d'endroits. L'unité comprend 2 tubes de type T8 20W DEL remplaçable, chacun offrant 2000 lumens. Un circuit intégré est installé dans chaque tube.

Chaque tube a un revêtement résistant aux chocs qui protège la lampe en cas de bris.

Avec une puissance combinée de 4000 lumens et une température de couleur de 4000k, cette unité est bien adaptée pour les ateliers de travail, des garages ou des zones de travail nécessitant un haut niveau d'éclairage ou illumination.

L'unité comprend également une chaîne marche-arrêt, un cordon d'alimentation de 5 pieds avec prise et chaîne de suspension (2x - 12 pouces). Tout cela pour assurer une installation rapide et facile.

Ainsi, une garantie de 3 ans et une durée de vie de 25,000 heures.

Données techniques

CRI	80
Couleur de Température	4000k
Hauteur	2.50" (6.35 cm)
Durée de Vie	25,000 hrs
Longueur	49" (124.46 cm)
Flux Lumineux - Lumen	4000
Temp.de Fonctionnement	> -20°C
Voltage	120V
Garantie (Année)	3
Wattage	40W
Garantie (Année)	3 Yrs / Ans
Largeur	5.50" (13.97 cm)