

Série MSC

Socles de compteurs à goujons - 200 A , 600V


 
NUMÉRO DE CATALOGUE		DESCRIPTION	DIMENSIONS (pouces)			POIDS UNITAIRE
HYDEL	Micro		Larg.	Haut.	Prof.	
MSC400TW3	MO2-V	Souterrain, goujon ½ po	18	12	5 ³ / ₈	17 lb
MSC400TW3-SF	MO2-VM	Souterrain, goujon ½ po, connecteur de dérivation 2/0 AWG côté charge	18	12	5	18 lb
MSC400TW	MO2V-O	Souterrain, goujon ½ po (usage en Ontario)	18	12	5	18 lb

Spécification du produit

- Service souterrain seulement
- Calibre de conducteur :
 - Source : Goujons simples de ½ po pour cosses à compression
 - Charge : 6 AWG à 250 MCM AL/ CU

Kit disponible

- Bornes pour chauffe-eau – **SXC022**
- 5^e mâchoire, position 9h – **SXK503**

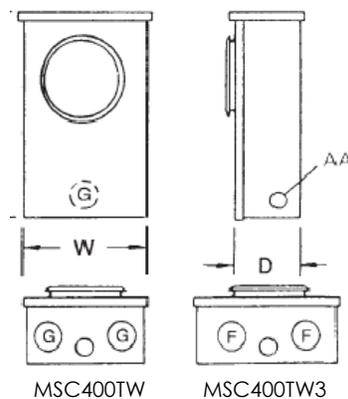

Débouchure

AA: ½
G: 1 ¼, 1 ½, 2, 2 ½
F: 1, 1 ¼, 1 ½, 2, 2 ½, 3