

# Série MSC

## Socles de compteurs à goujons - 200 A , 600V


 
NUMÉRO DE CATALOGUE		DESCRIPTION	DIMENSIONS (pouces)			POIDS UNITAIRE
HYDEL	Micro		Larg.	Haut.	Prof.	
<b>MSC400TW3</b>	MO2-V	Souterrain, goujon ½ po	18	12	5 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	17 lb
<b>MSC400TW3-SF</b>	MO2-VM	Souterrain, goujon ½ po, connecteur de dérivation 2/0 AWG côté charge	18	12	5	18 lb
<b>MSC400TW</b>	MO2V-O	Souterrain, goujon ½ po (usage en Ontario)	18	12	5	18 lb

### Spécification du produit

- Service souterrain seulement
- Calibre de conducteur :
  - Source : Goujons simples de ½ po pour cosses à compression
  - Charge : 6 AWG à 250 MCM AL/ CU

### Kit disponible

- Bornes pour chauffe-eau – **SXC022**
- 5<sup>e</sup> mâchoire, position 9h – **SXK503**

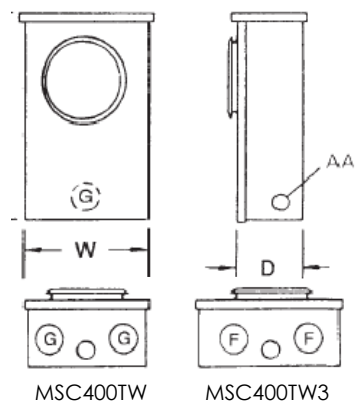

### Débouchure

AA: ½
G: 1 ¼, 1 ½, 2, 2 ½
F: 1, 1 ¼, 1 ½, 2, 2 ½, 3