

Série STC & SFC

Socles de compteurs polyphasés 100 & 200A, 600V

NUMÉRO DE CATALOGUE		DESCRIPTION	DIMENSIONS (pouces)			POIDS UNITAIRE
HYDEL	Micro		Haut.	Larg.	Prof.	
MAX 100 A, 600V						
SFC700PW	PL17-V	Aérien, 7 mâchoires	15 ³ / ₈	8 ⁵ / ₈	5	5 lb
SFC703PW	PL17-IN-V	Aérien, 7 mâchoires, avec neutre isolé	15 ³ / ₈	8 ⁵ / ₈	5	5 lb
SFC800PW	PL17-8V	Aérien, 8 mâchoires	15 ³ / ₈	8 ⁵ / ₈	5	6 lb
SFC700RW	PL17-TCV	Combiné aérien/souterrain	15 ³ / ₈	8 ⁵ / ₈	5	5 lb
MAX 200 A, 600V						
STC700PK	PL27-V	Aérien, débouchure pour manchon	21 ¹ / ₂	10 ¹ / ₈	5 ³ / ₈	5 lb
STC703PK	PL27-IN-V	Combiné aérien/souterrain	21 ¹ / ₂	10 ¹ / ₈	5 ³ / ₈	5 lb
STC700RK	PL27-TCV	Aérien, 7 mâchoires, débouchure pour manchon et neutre isolé	21 ¹ / ₂	10 ¹ / ₈	5 ³ / ₈	6 lb
STC703RK	PL27-IN-TCV	Combiné aérien/souterrain, neutre isolé	21 ¹ / ₂	10 ¹ / ₈	5 ³ / ₈	5 lb

Spécification du produit


 
- Fourni avec plaque d'obturation
- Calibre de conducteur : **SFC** 6 à 1/0 AWG AL/CU
STC 6 à 250 MCM AL/CU

Kit disponible SFC

- Manchon type 'SXC'
- Neutre isolée 'INK100'

Kit disponible STC

- Pour installation aérienne, utilisé manchon type 'HD'
- Neutre isolée 'INK100'

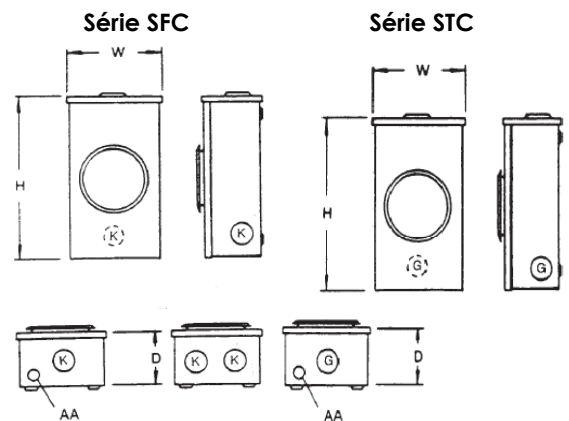

Débouchure

AA: 1/2,
G: 1 1/4, 1 1/2,
K: 2, 2 1/2, 3