

Roxtec Wedge

Puristinyksikkö

Компрессионный блок (Roxtec wedge)

Roxtec Wedge

Roxtec Wedge



GB The Roxtec Wedge is used in frames with a rectangular packing space without built-in compression. Compresses and seals the installation of cables, pipes, modules and stayplates.

- For use with Group RM frames and components
- Wedge r20 available for SRC frames

SE Roxtec Wedge används i ramar med rektangulär packningsyta, där inbyggd kompressionsfunktion saknas. Komprimerar och tätar installationen av kablar, rör, moduler och stagbrickor.

- För användning med ramar och komponenter ur Grupp RM
- Wedge r20 används för SRC-ramar

FI Roxtecin Wedge-puristinyksikköä käytetään kehyksissä, joissa on neliskulmainen pakkaustila ilman sisäänrakennettua puristinta. Yksikkö puristaa ja tiivistää kaapelit, putket, moduulit ja välilevyt.

- Käytetään RM-tuoteryhmän kehyksien ja komponenttien kanssa
- Wedge r20 saatavilla SRC-kehyksiin

IT Il Wedge (cuneo) di Roxtec viene utilizzato in telai con aperture interne rettangolari e senza compressione incorporata. Comprime e sigilla l'installazione di cavi, tubi, moduli e piastre di ancoraggio.

- Da utilizzare con componenti del gruppo RM
- Wedge r20 disponibile per telai SRC

RU Компрессионный блок используется в прямоугольных секциях рам, где нет интегрированного устройства сжатия. Предназначен для сжатия модулей с кабелями/трубами или без них, установленных рядами, и разделенных опорными пластинами.

- Для использования с компонентами группы RM
- Для рам SRC предлагается компрессионный блок r20

Wedge kit/parts, galvanised

Puristinsarjan osat, galvanoitu » Набор компрессионного блока Roxtec/части, оцинкованные »
 Wedge-kit/-delar, galvaniserade » Componenti del Wedge kit, galvanizzato



Wedge kit galv
AWK0001201018




Wedge 120 galv
ARW0001201018




Wedge 60 galv
ARW0000601018

FI	Puristinyksikkö	Ulkomitat	Paino	Tuotenumero
		W (mm) W (in)	(kg) (lb)	
RU	Комп. Блок	Внешние размеры	Вес	Арт.№
		W(мм) W(дюйм)	(кг) (фунт)	
SE	Wedge	Yttermått	Vikt	Artikelnummer
		(mm) (tum)	(kg) (lb)	
IT	Wedge	Dimensioni esterne	Peso	Art. Nr.
		W (mm) W (in)	(kg) (lb)	
GB	Wedge	External dimensions	Weight	Art. No.
		W (mm) W (in)	(kg) (lb)	
	Wedge kit galv*	(wedge) 120 (wedge) 4.724	1.5 3.307	AWK0001201018
	Wedge 120 galv	120 4.724	0.8 1.764	ARW0001201018
	Wedge 60 galv	60 2.362	0.4 0.882	ARW0000601018

* The Wedge kit includes one Roxtec Wedge 120, five Stayplates, one Wedge Clip, one Lubricant and installation instructions.
 Puristinsarja sisältää yhden Roxtec-puristinyksikön 120, viisi välilevyä, yhden puristinyksikön kiinnikkeen, yhden rasvan sekä asennusohjeet.
 Набор компрессионного блока состоит из: компрессионного блока 120 мм шириной, пяти разделительных (опорных), стальных пластин 120 мм, одного тубика смазки и инструкции по установке на разных языках.
 Ett Wedgekit innehåller en Roxtec Wedge 120, fem stagbrickor, ett Wedge Clip, en förp. smörjmedel och montageinstruktion.
 Il wedge kit include un Roxtec wedge 120, cinque piastre d'ancoraggio, un Wedge Clip, un lubrificante e istruzioni di montaggio.

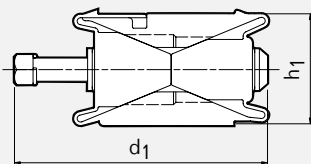


Compressed
 Puristettuna kasaan / Сжатое состояние / Komprimerad / Compresso

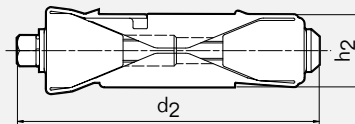


Uncompressed
 Puristamaton / Разжатое состояние / Okomprimerad / Decompresso

Pos	(mm)	(in)
d ₁	109	4.291
d ₂	130	5.118
h ₁	48	1.890
h ₂	29	1.142
c	SW 13	SW 0.512

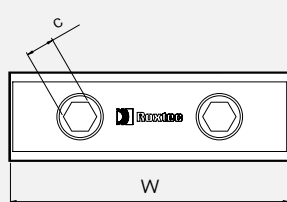

Wedge 120

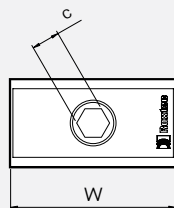

Wedge 60

Note: All dimensions are nominal values
 Huomaa: Kaikki mitat ovat nimellisarvoja
 Внимание: Все размеры номинальные
 Obs: Angivna mått är nominella.
 Nota: tutte le dimensioni sono valori nominali