



# AÉROTHERME ÉCONOMIQUE

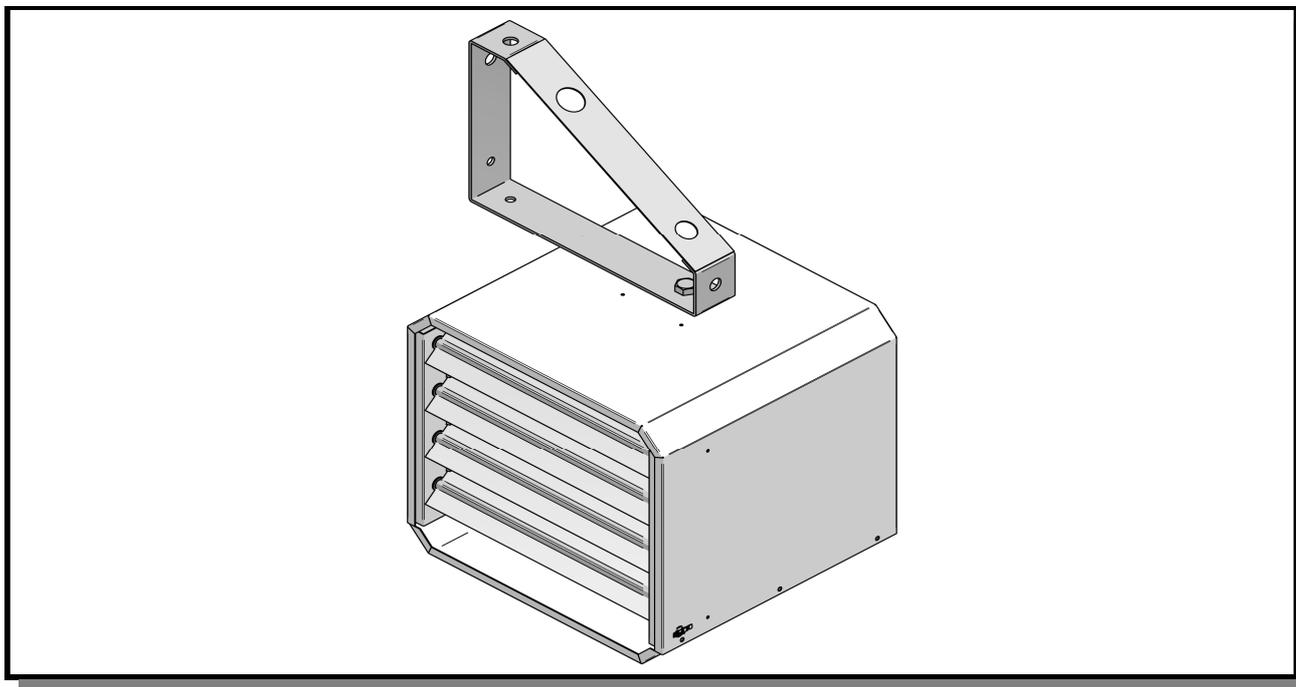

## DIMENSIONS

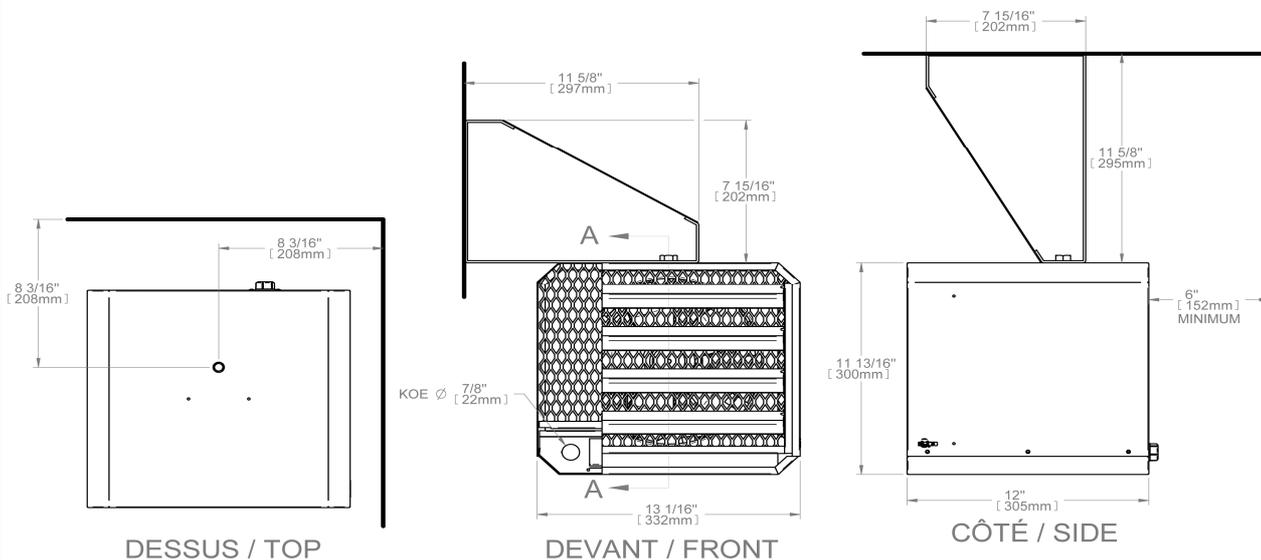

# AÉROTHERME ÉCONOMIQUE

<b>Couleur:</b>						
Type	Qté	Modèle	Watts	Volts	pcm	Accessoires

**Caractéristiques:**

**Couleur:** Amande.

**Finition:** Peinture à la poudre d'époxy polyester.

**Construction:** Boîtier d'acier de calibre 20.  
 Moteur entièrement hermétique et lubrifié en usine.  
 Ventilateur silencieux de type hélicoïdal à 350 pcm.  
 Louvres ajustables.  
 Protection thermique à réenclenchement automatique.

**Puissance:** 2 à 5 kW.

**Tension:** 240/208 V monophasé.

**Élément:** Alliage nickel-chrome de grande qualité assurant une chaleur instantanée.

**Commande:** Modèle avec thermostat intégré monté à l'usine disponible.

**Installation:** Au mur ou au plafond avec support universel (fourni avec l'appareil).

<b>Projet:</b>	<b>Ces dessins sont pour:</b> <input type="checkbox"/> Information <input type="checkbox"/> Approbation
<b>Entrepreneur:</b>	
<b>Distributeur:</b>	
<b>Architecte:</b>	
<b>Ingénieur:</b>	
<b>Date:</b>	