


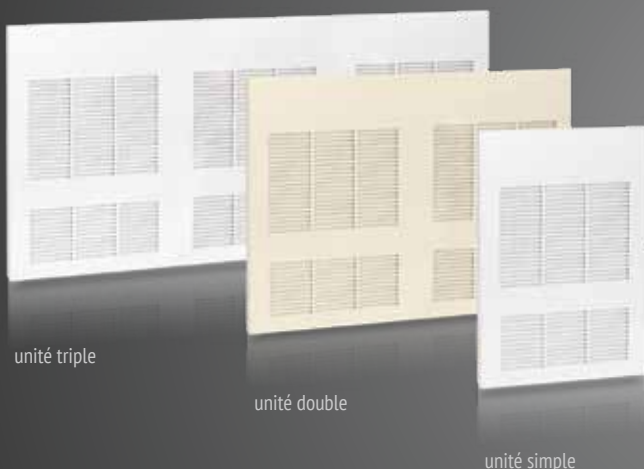

Étant l'un des appareils de chauffage électrique des plus polyvalents, le WF s'installe au mur ou en surface et s'encastre. Il est idéal pour les espaces commerciaux, les vestibules et les garages qui nécessitent une grande puissance. Puisque plusieurs puissances et formats sont offerts, il constitue une solution efficace pour une multitude d'applications.

Traditionnel, mais toujours aussi efficace

Caractéristiques



COULEURS :

- standards : blanc, amande, argent
- optionnelles : noir, charbon clair, anodisé clair, nickel, champagne, bronze clair, brun foncé (surcharge de 10 %)

FINITION :

peinture en poudre d'époxy-polyester

FABRICATION :

- boîtier d'acier de calibre 20
- grilles de calibre 18
- l'air entre par le haut de l'appareil et en sort par le bas
- ventilateur : 1 x 160 pcm (unité simple) - 2 x 160 pcm (unité double) - 3 x 160 pcm (unité triple)
- protection thermique à réenclenchement automatique

PUISSANCE ET TENSION :

voir le tableau de sélection

ÉLÉMENT :

alliage nickel-chrome de grande qualité assurant une chaleur instantanée

INSTALLATION :

- murale
- encastrée ou en surface avec boîtier de surface (en option)

GARANTIE :

10 ans pour l'élément et 1 an pour toutes les autres composantes

Accessoires

CODE	DESCRIPTION	PRIX
WFT1	thermostat intégré unipolaire	39,00
WFT2	thermostat intégré bipolaire	50,00
WFS1*	boîtier de surface (unité simple)	52,25
WFS2*	boîtier de surface (unité double)	105,75
WFS3*	boîtier de surface (unité triple)	159,00

Les prix indiqués dans ce catalogue sont valables 90 jours à compter du 1^{er} mai 2012. Veuillez vous référer au site Internet pour connaître tous les prix à jour.

* ajouter W pour blanc, A pour amande ou S pour silver



APPROUVÉ SELON LES NORMES CANADIENNES

pour obtenir les versions américaines, visitez notre site Internet ou contactez notre service à la clientèle



Tableau de sélection

SANS CONTRÔLE		THERMOSTAT INTÉGRÉ		CONTACTEUR 240 V		CONTACTEUR 240 V & THERMOSTAT INTÉGRÉ		CONTRÔLE 24 V		PUISSANCE	TENSION	POIDS		MODÈLE
code	prix	code	prix	code	prix	code	prix	code	prix	watts	volts	kg	lb	unité
WF1502	422,25	WF1502T	461,25	WF1502C	544,50	---	---	WF1502C24	544,50	1500/1125	240/208	9	20	simple
WF1508	422,25	WF1508T	461,25	WF1508C	544,50	---	---	WF1508C24	544,50	1500	208	9	20	simple
WF1507	650,00	WF1507T	689,00	WF1507C	772,25	---	---	WF1507C24	772,25	1500	277	9	20	simple
---	---	WF1503T	655,75	WF1503C	739,00	---	---	WF1503C24	739,00	1500	347	9	20	simple
---	---	WF1505T	689,00	WF1505C	772,25	---	---	WF1505C24	772,25	1500	480	9	20	simple
---	---	WF1506T	689,00	WF1506C	772,25	---	---	WF1506C24	772,25	1500	600	10	22	simple
WF2002	422,25	WF2002T	461,25	WF2002C	544,50	---	---	WF2002C24	544,50	2000/1500	240/208	9	20	simple
WF2008	422,25	WF2008T	461,25	WF2008C	544,50	---	---	WF2008C24	544,50	2000	208	9	20	simple
WF2007	650,00	WF2007T	689,00	WF2007C	772,25	---	---	WF2007C24	772,25	2000	277	9	20	simple
---	---	WF2003T	655,75	WF2003C	739,00	---	---	WF2003C24	739,00	2000	347	9	20	simple
---	---	WF2005T	689,00	WF2005C	772,25	---	---	WF2005C24	772,25	2000	480	9	20	simple
---	---	WF2006T	689,00	WF2006C	772,25	---	---	WF2006C24	772,25	2000	600	10	22	simple
WF3002	433,50	WF3002T	472,25	WF3002C	555,75	---	---	WF3002C24	555,75	3000/2250	240/208	9	20	simple
WF3008	433,50	WF3008T	472,25	WF3008C	555,75	---	---	WF3008C24	555,75	3000	208	9	20	simple
WF3007	661,25	WF3007T	700,00	WF3007C	783,50	---	---	WF3007C24	783,50	3000	277	9	20	simple
---	---	WF3003T	666,75	WF3003C	750,00	---	---	WF3003C24	750,00	3000	347	9	20	simple
---	---	WF3005T	700,00	WF3005C	783,50	---	---	WF3005C24	783,50	3000	480	9	20	simple
---	---	WF3006T	700,00	WF3006C	783,50	---	---	WF3006C24	783,50	3000	600	10	22	simple
WF4002	466,75	WF4002T	505,75	WF4002C	589,00	---	---	WF4002C24	589,00	4000/3000	240/208	9	20	simple
WF4008	466,75	WF4008T	505,75	WF4008C	589,00	---	---	WF4008C24	589,00	4000	208	9	20	simple
WF4007	694,50	WF4007T	733,50	WF4007C	816,75	---	---	WF4007C24	816,75	4000	277	9	20	simple
---	---	WF4003T	700,00	WF4003C	783,50	---	---	WF4003C24	783,50	4000	347	9	20	simple
---	---	WF4005T	733,50	WF4005C	816,75	---	---	WF4005C24	816,75	4000	480	9	20	simple
---	---	WF4006T	733,50	WF4006C	816,75	---	---	WF4006C24	816,75	4000	600	10	22	simple
---	---	WF6002T	1083,50	WF6002C	1166,75	---	---	WF6002C24	1166,75	6000/4500	240/208	18	40	double
---	---	---	---	WF6008C	1166,75	WF6008CT	1205,75	WF6008C24	1166,75	6000	208	18	40	double
---	---	WF6007T	1416,75	WF6007C	1500,00	---	---	WF6007C24	1500,00	6000	277	18	40	double
---	---	WF6003T	1416,75	WF6003C	1500,00	---	---	WF6003C24	1500,00	6000	347	18	40	double
---	---	WF6005T	1416,75	WF6005C	1500,00	---	---	WF6005C24	1500,00	6000	480	20	44	double
---	---	WF6006T	1416,75	WF6006C	1500,00	---	---	WF6006C24	1500,00	6000	600	20	44	double
---	---	---	---	WF60083C*	1166,75	WF60083CT*	1205,75	WF60083C24*	1166,75	6000	208	36	80	triple
---	---	---	---	WF60053C*	1500,00	WF60053CT*	1539,00	WF60053C24*	1500,00	6000	480	36	80	triple
---	---	---	---	WF60063C*	1500,00	WF60063CT*	1539,00	WF60063C24*	1500,00	6000	600	36	80	triple
---	---	---	---	WF8002C	1244,50	WF8002CT	1283,50	WF8002C24	1244,50	8000/6000	240/208	18	40	double
---	---	---	---	WF8008C	1244,50	WF8008CT	1283,50	WF8008C24	1244,50	8000	208	18	40	double
---	---	---	---	WF8007C	1705,75	WF8007CT	1744,50	WF8007C24	1705,75	8000	277	18	40	double
---	---	---	---	WF8003C	1705,75	WF8003CT	1744,50	WF8003C24	1705,75	8000	347	18	40	double
---	---	---	---	WF8005C	1705,75	WF8005CT	1744,50	WF8005C24	1705,75	8000	480	20	44	double
---	---	---	---	WF8006C	1705,75	WF8006CT	1744,50	WF8006C24	1705,75	8000	600	20	44	double
---	---	---	---	WF90083C*	1712,25	WF90083CT*	1751,25	WF90083C24*	1712,25	9000	208	36	80	triple
---	---	---	---	WF90053C*	2251,25	WF90053CT*	2290,00	WF90053C24*	2251,25	9000	480	36	80	triple
---	---	---	---	WF90063C*	2251,25	WF90063CT*	2290,00	WF90063C24*	2251,25	9000	600	36	80	triple
---	---	---	---	WF12002C	1879,00	WF12002CT	1918,00	WF12002C24	1879,00	12000/9000	240/208	36	80	triple
---	---	---	---	WF12008C	1879,00	WF12008CT	1918,00	WF12008C24	1879,00	12000	208	36	80	triple
---	---	---	---	WF12007C	2418,00	WF12007CT	2456,75	WF12007C24	2418,00	12000	277	36	80	triple
---	---	---	---	WF12003C	2418,00	WF12003CT	2456,75	WF12003C24	2418,00	12000	347	36	80	triple
---	---	---	---	WF12005C	2418,00	WF12005CT	2456,75	WF12005C24	2418,00	12000	480	36	80	triple
---	---	---	---	WF12006C	2418,00	WF12006CT	2456,75	WF12006C24	2418,00	12000	600	36	80	triple
---	---	---	---	WF120083C*	1879,00	WF120083CT*	1918,00	WF120083C24*	1879,00	12000	208	36	80	triple
---	---	---	---	WF120053C*	2418,00	WF120053CT*	2456,75	WF120053C24*	2418,00	12000	480	36	80	triple
---	---	---	---	WF120063C*	2418,00	WF120063CT*	2456,75	WF120063C24*	2418,00	12000	600	36	80	triple

Les prix indiqués dans ce catalogue sont valables 90 jours à compter du 1^{er} mai 2012. Veuillez vous référer au site Internet pour connaître tous les prix à jour.

ajouter W pour blanc, A pour amande ou S pour argent

* appareil triphasé

--- non disponible

