


H.I.D. - D.H.I.

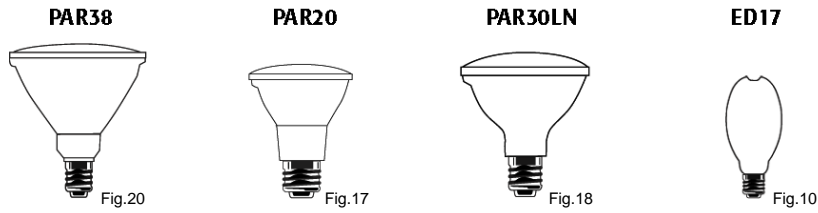

Line Ligne	Watts Puiss.	Product Code Produit	Ordering Code Description Code Commande Description	ANSI Ballast Code	Lamp Shape Forme lampe	Lamp Base Culot Lampe	Finish Finition	Colour Couleur	Avg. Life (Hrs) Vie moy. (Hres)	CRI IRC	Case Qty Qty Caisse	Burning Position Fonct.	Beam Angle (°) Faisceau (°)	Center Beam Centre de faisceau	Fig. # Fig.
------------	--------------	----------------------	---	-------------------	------------------------	-----------------------	-----------------	----------------	---------------------------------	---------	---------------------	-------------------------	-----------------------------	--------------------------------	-------------

PAR38 Reflector Metal Halide Lamps Lampes halogénures de métal réflecteurs PAR38

590	70		MH70PAR38/FL	M98	PAR38	E26	Flood	3200	8 500	75	12	U	35	7 560	20
591	70		MH70PAR38/SP	M98	PAR38	E26	Spot	3200	8 500	75	12	U	20	16 120	20
592	100		MH100PAR38/FL	M90	PAR38	E26	Flood	3200	5 000	75	12	U	35	12 000	20
593	100		MH100PAR38/SP	M90	PAR38	E26	Spot	3200	5 000	75	12	U	20	26 000	20
594	150		MH150PAR38/FL	M102	PAR38	E26	Flood	3200	8 500	75	12	U	35	3 400	20
595	150		MH150PAR38/SP	M102	PAR38	E26	Spot	3200	8 500	75	12	U	20	17 000	20

Ceramic Metal Halide Lamps Lampes aux halogénures céramiques

596	39		CMH35PAR20/M/SP	M130	PAR20	E26	Spot	3000	9 000	81	12	U	10	23 000	17
597	39		CMH35PAR20/M/FL	M130	PAR20	E26	Flood	3000	9 000	81	12	U	30	5 000	17
598	39		CMH35PAR30/M/SP	M130	PAR30LN	E26	Spot	3000	9 000	81	6	U	10	44 000	18
599	39		CMH35PAR30/M/FL	M130	PAR30LN	E26	Flood	3000	9 000	81	6	U	30	7 400	18
600	70		CMH70/U/M/3K	M98	ED17	E26	Clear Claire	3000	10 000	82	12	U			10
601	70		CMH70/C/U/M/3K	M98	ED17	E26	Coated Phosphorée	4000	10 000	92	12	U			10
602	70		CMH70/U/M/4K	M98	ED17	E26	Clear Claire	3000	15 000	82	12	U			10
603	70		CMH70/C/U/M/4K	M98	ED17	E26	Coated Phosphorée	4000	15 000	92	12	U			10
604	70		CMH70PAR30/M/SP	M98	PAR30LN	E26	Spot	3000	9 000	82	6	U	10	68 000	18
605	70		CMH70PAR30/M/FL	M98	PAR30LN	E26	Flood	3000	9 000	82	6	U	40	10 000	18

Lamp Type Type de lampe	Dimensions	
	L.C.L / H.C.L Inch - mm	M.O.L / L.H-T.M. Inch - mm
PAR38	-	5 5/16 (135)
PAR20	-	3 1/4 (83)
PAR30LN	-	4 1/2 (114)
ED17	3 3/8 (87)	5 7/16 (138)

Burning Positions - Positions de Fonctionnement

