


## Détails du produit

[Retour à E-Catalogue](#)

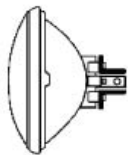

**Code de commande: 11341**

**Code de produit (interne): H7616**

**Numéro d'article européen (EAN/UPC): 43168962490**

**H7616 PAR36 12.8V 37.5W HAL**

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Groupe de produit:               | Formes PAR               |
| Forme de lampe:                  | PAR36                    |
| Culot de lampe:                  | Raccord fileté à vis G53 |
| Puissance (W):                   | 37.5                     |
| Tension (V):                     | 12.8                     |
| Durée de vie moyenne (heures):   | 300                      |
| Longueur hors-tout maximum(mm):  | 70.00                    |
| Filament:                        | C-6                      |
| Application:                     | Lumière spot             |
| Diamètre (mm):                   | 114 .00                  |
| Étalement tot. à 10% - hor (°):  | 7                        |
| Étalement tot. à 10% - ver (°):  | 4                        |
| MBCP initiale approximative:     | 70000                    |
| Formats d'emballage disponibles: |                          |
|                                  | CH                       |
|                                  | 1 CS = 12 CH             |

Disponible au Canada et aux É.-U.