


Dimensions

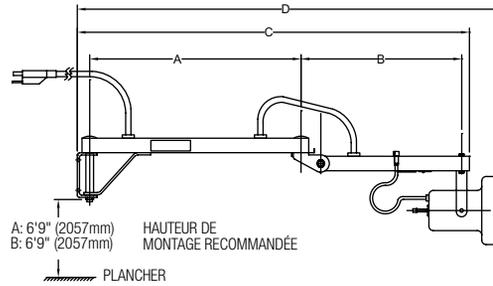

DA42	DA62
A = 24" (61cm)	A = 34" (86cm)
B = 16" (41cm)	B = 24" (61cm)
C = 42.2" (107cm)	C = 58" (147cm)
D = 46.3" (118cm)	D = 62.1" (158cm)

Caractéristiques

- Pour usages temporaires et variables et éclairage de sécurité sur les quais de chargement
- **Portée du bras** : 40 po pour DA42, 60 po pour DA62
- **Tête de Docklite** : en aluminium repoussé, fini standard avec couche de poudre électrostatique Duraplex II^{MC} jaune, autres couleurs disponibles en option
- **Lampe** : incandescente R40/PAR38 de 75-250 watts, lampe non incluse
- **Options standards** : 7 pieds de cordon et interrupteur arrêt/marche sur le bras inclus
- **Garantie** : 1 an, limitée
- Homologué cUL pour les endroits mouillés

No. catalogue	Max. watt	Qté. bras	Lampe
DA42	250	1-17 1/2" / 2-22 1/2"	R40/PAR38
DA62	250	1-17 1/2" / 2-42 1/2"	R40/PAR38

Complet avec 7 pi de cordon, fiche et interrupteur à bascule.

Accessoire de remplacement
WGI - Écran métallique : fait de fil d'acier #10 et #11 et plaqué zinc.