



Dimensions


EQ:

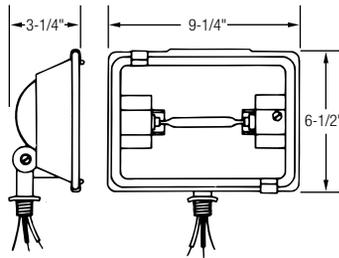

EQX:

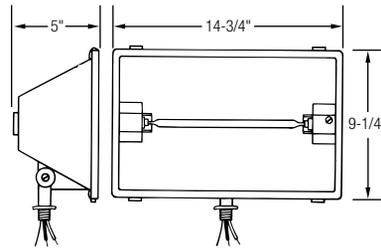

500 watts quartz

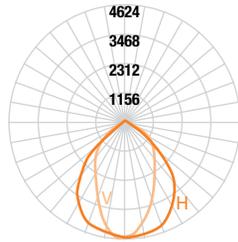


Caractéristiques	
Type IES NEMA	6 H x 6 V
Isointensité maximale	4624
Angle d'isointensité maximale	0 H -5 V
Angle du faisceau hor. (50 %)	92.8
Angle du faisceau vert. (50 %)	63.0
Angle du champ hor. (10 %)	126.3
Angle du champ vert. (10 %)	123.6
Total des lumens de la lampe	10950
Lumens du faisceau	4470.34
Rendement du faisceau	40.83 %
Lumens du champ	7592.33
Rendement du champ	69.34 %
Lumens débordants	176.29
Lumens totaux	7768.62
Rendement total	70.95 %

Tableau des candelas			
Angle horiz.		Angle vert.	
90	0	90	0
85	9	85	1
75	64	75	23
65	309	65	132
55	1075	55	1191
45	2492	45	1607
35	3467	35	2023
25	4131	25	2690
15	4449	15	3658
5	4449	5	4515
0	4586	0	4586
		-5	4624
		-15	3817
		-25	2844
		-35	2117
		-45	1576
		-55	1180
		-65	120
		-75	48
		-85	2
		-90	0

Caractéristiques

- Rendu de couleur précis pour enseignes, concessionnaires automobiles, terrains de sports
- **Lampes:** tous les modèles sont munis d'une lampe au tungstène-halogène T3 de 500/1500 watts
- **Boîtier:** construction monopièce fait d'aluminium moulé sous pression
- **Fini:** le fini standard est une couche de poudre électrostatique Duraplex I^{MC} bronze foncé texturé
- **Lentille:** lentille de verre résistante aux chocs et aux températures élevées, fixée par un joint de silicone résistant aux variations de température. Le modèle EQ500L est rattaché de façon sécuritaire avec 4 attaches robustes tandis que le modèle EQX1500L est rattaché au cadre de lentille à charnières pour l'étanchéité
- **Garantie:** 1 an, limitée
- Homologué CUL pour les endroits mouillés

1500 watts quartz

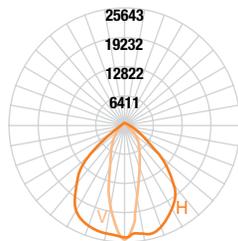

Caractéristiques	
Type IES NEMA	6 H x 5 V
Isointensité maximale	25643
Angle d'isointensité maximale	0 H 0 V
Angle du faisceau hor. (50 %)	92.9
Angle du faisceau vert. (50 %)	32.3
Angle du champ hor. (10 %)	123.9
Angle du champ vert. (10 %)	94.4
Total des lumens de la lampe	35800
Lumens du faisceau	13042.94
Rendement du faisceau	36.43 %
Lumens du champ	24494.21
Rendement du champ	68.42 %
Lumens débordants	1342.66
Lumens totaux	25836.87
Rendement total	72.17 %

Tableau des candelas			
Angle horiz.		Angle vert.	
90	0	90	0
85	21	76	64
75	180	68	130
65	944	60	223
55	6225	52	414
45	13935	44	4178
35	20192	36	5239
25	23331	28	7021
15	25187	20	9651
5	24720	12	15101
0	25643	4	23458
		0	25643
		-4	24911
		-12	17021
		-20	10213
		-28	6946
		-36	5090
		-44	3850
		-52	392
		-60	223
		-68	127
		-76	74
		-90	0

Guide de commande (exemple: EQ500L)

Série	Format	Puissance en watts	Lampe Incluse
EQ	Vide: jusqu'à 500 watts ¹ X: 1500 watts ²	500: jusqu'à 500W 1500: 1500W	L: oui

¹ Jusqu'à 500 watts pour 120 Tension sans cadre de lentille.
² 1500 watts pour 240 Tension avec cadre de lentille à charnières.