


6-3/4" Aperture, Double Open Wall Washer, Vertical lamp, Performance Series

Compact Fluorescent

Ceiling Opening: 6-3/4" (172mm)

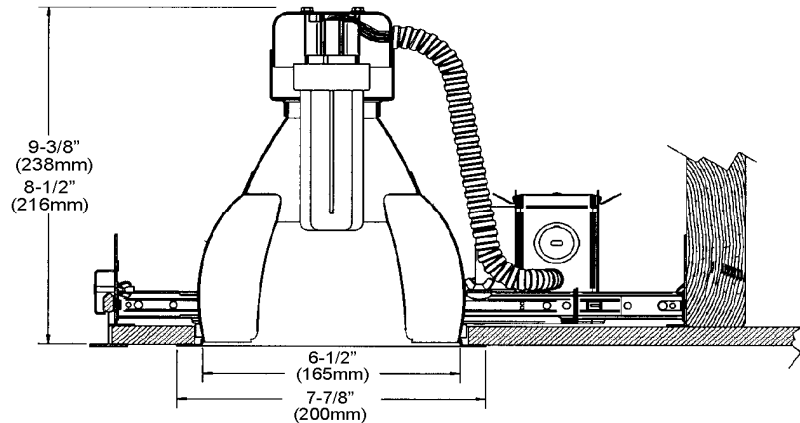

Complete fixture consists of Reflector Trim & Frame-in Kit. Select each separately

Reflector Trim	Description	Frame-in Kit		Lamp
		<i>Electronic 120V</i>	<i>Electronic 347V</i>	
1101CLDW	Specular Clear	1101F13U	1101F13-347	Uniframe Non-IC 1-13W QT,TTT
1101CDDW	Clear Diffused	1101F18U	1101F18-347	Uniframe Non-IC 1-18W QT,TTT
1101WHDW	White	1101F2642U	1101F2642-347	Uniframe Non-IC 1-26 QT/TTT 32-42W TTT
		1101FR18U	1101FR18-347	Remodeler Ring Non-IC 1-18W QT,TTT
		1101FR2642U	1101FR2642-347	Remodeler Ring Non-IC 1-26 QT/TTT 32-42W TTT

Features

Reflector: Hydroformed aluminum. White flange.
 Performance Data: 60° cutoff angle. See attached photometric reports for distribution and efficiency data.
 Wall Wash Kick Reflector: Formed aluminum. Clear finish.

Accessories

1954 Wide Flange Ring
 1967A 2 in (51mm). Thick Ceiling Adaptor.

Frame-in Kit

See Frame-In Kit specification sheets for more details.

Finish

All painted finishes are baked powder or enamel.

Markings


cULus listed, suitable for damp locations.

Job Information	Type:
Job Name:	
Cat. No.:	
Lamp(s):	
Notes:	

Ouverture 6-3/4 po - Éclairage mural double, lampe verticale, série Performance

Compact Fluorescent

Ouverture du plafond : 6-3/4 po (172mm)

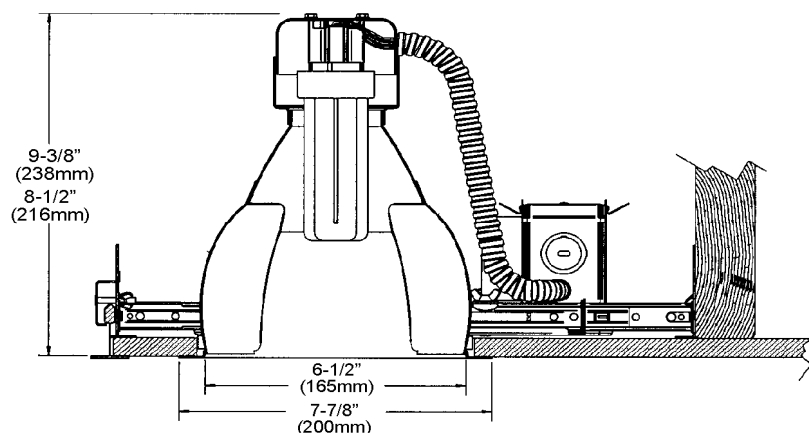

Le luminaire complet comprend la garniture et le cadre de montage : choisir chacun séparément.

Garniture	Description	Cadre de montage		Lampe
		Électronique 120V	Électronique 347V	
1101CLDW	Spéculaire Incolore	1101F13U 1101F18U	1101F13-347 1101F18-347	Uniframe Non-IC Uniframe Non-IC
1101CDDW	Incolore diffus	1101F2642U 1101FR18U	1101F2642-347 1101FR18-347	Uniframe Non-IC Anneau Rénovation Non-IC
1101WHDW	Blanc mat	1101FR2642U	1101FR2642-347	Anneau Rénovation Non-IC

Caractéristiques

Réflecteur : aluminium hydroformé. Bordure blanche.

Données de performance : angle de défilement de 60° voir le rapport de photométrie attaché pour la distribution et les données.

Réflecteur éclairage mural : aluminium formé. Fini incolore.

Accessoires

1954

1967A

Bordure large

Kit plafond de 2 po (51mm) max.

Cadre de Montage

Pour les caractéristiques des cadres de montage, voir les fiches techniques appropriées.

Fini

Tous les finis peints sont en poudre ou en émail cuit.

Marquage

Homologué cULus ; convient aux endroits humides.

Canlyte

www.canlyte.com

3015 Louis-Amos, Lachine, Québec H8T 1C4 • (514) 636-0670 • (514) 636-0460

Information Projet	Type:
Nom Projet:	
No. Cat.:	
Lampe(s):	
Notes:	

PHILIPS
LIGHTOLIER®