


**Blocs d'alimentation Lytecaster pour rénovations, plafond non isolé (12V)**


**Caractéristiques**

**Dégagement requis: 6-1/2 po**

- Transformateur magnétique Silent Pack intégré de 50W pour un environnement sans bruit
- Portes de la boîte de raccordement à double verrouillage
- Base rembourrée pour éliminer le transfert de vibration
- Garantie de 10 ans (douille et transformateur)
- Protection thermique
- Classification pour endroits humides ou mouillés selon la garniture utilisée
- Permet les raccordements par en dessous du plafond
- Homologué cCSAus pour le branchement des circuits en dérivation

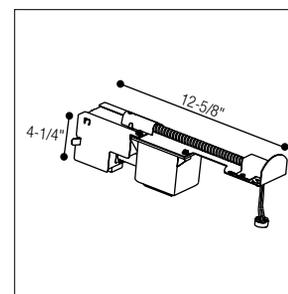

Ouverture de plafond: 3-3/4 po

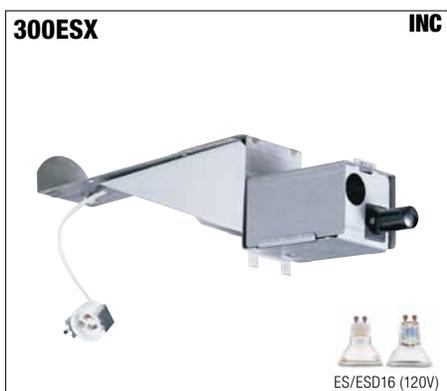


**Blocs d'alimentation Lytecaster pour rénovations, plafond non isolé (120V)**

**Caractéristiques**

**Dégagement requis: 5-7/8 po**

- Acceptent la plupart des garnitures de la série 300X
- Conçu spécialement pour les lampes ES16/ESD16 de 50 watts (aucun transformateur)
- Protection thermique incluse
- Homologation pour endroits humides ou mouillés, selon la garniture utilisée
- Permet les raccordements par en dessous du plafond
- Homologué CSA pour le branchement des circuits en dérivation

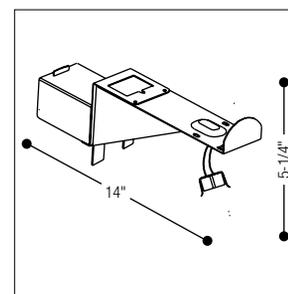

Ouverture de plafond: 3-3/4 po




**Blocs d'alimentation Lytecaster compact pour rénovations, plafond non isolé 50W (12V)**

**Caractéristiques**

**Dégagement requis: 4-5/8 po**

- S'utilisent avec les séries 300X
- Transformateur électronique (classe 2) intégré au bloc d'alimentation à basse tension
- Protection thermique incluse
- Boîte de jonction articulée facilitant l'installation dans les espaces restreints
- Homologation pour endroits humides ou mouillés, selon la garniture utilisée
- Permet les raccordements par en dessous du plafond
- Homologué pour les raccordements en série
- Régulateur automatique de chaleur, sert de protection à la surcharge

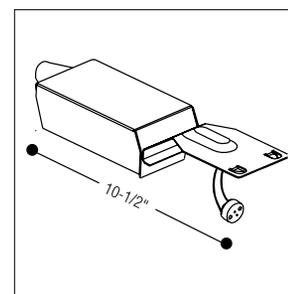

Ouverture de plafond: 3-3/4 po




**Blocs d'alimentation Lytecaster compact électronique pour rénovations, 39W HMC**

**Caractéristiques**

**Dégagement requis: 4-5/8 po**

- S'utilisent avec les séries 300X
- Le bloc d'alimentation pour HMC inclut un ballast électronique, FPE >90 %, D.H.T. <20 %
- Protection thermique incluse
- Boîte de jonction articulée facilitant l'installation dans les espaces restreints
- Homologation pour endroits humides ou mouillés, selon la garniture utilisée
- Permet les raccordements par en dessous du plafond
- Homologué pour les raccordements en série

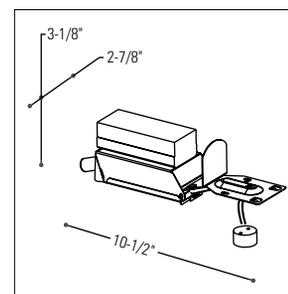

Ouverture de plafond: 3-3/4 po

**3401MH39MRE1** HMC 39W MR16 (GX10)