

Complete fixture consists of Reflector Trim & Remodeler. Select each separately.

Remodeler	Opening	Reflector Trim
303MRE	3-3/4" (95mm)	Accepts 3-3/4" (95mm) following trims : 313X, 316X, 317X, 373X, 378X and 379X. See Reflector Trim specification sheets.

Features

Remodeler: Ideal for remodeling. Swivel junction box for tight plenum spaces. Snap-off covers permits wiring from below.

- Housing:** 25ga galvanized steel.
- Residence Mounting Clips:** Factory-installed; zinc plated spring steel; free-hand installation.
- Socket:** Porcelain body; Two-pin (GX5.3 base). Pre-wired with 18 ga. Teflon 250° leads to junction box.
- Transformer:** Electronic, 60W Class 2, 120 volt primary, 11.75 volts output at max. load. RFI protection compatible with FCC limits. Electronic internal resettable protection. Auto heat regulation that also automatically acts as overload protection. Auto-reset thermal cut-off at 125C.
- Thermal Protector:** Meets CSA/UL requirements. Insulation, if used, must be kept 3" (76mm) away from luminaire's sides and junction box. Do not cover top of luminaire.

Accessoires

Thermal Protector Replacement : 1970

0089L: Long mounting plate 300X series, for 12" (305mm) and 16" (406mm) center to center wood joist.

0089S: Short mounting plate 300X series, 6-1/2" (165mm) wide x 7-1/4" (184mm) long.


 
Dimming

Dimming controls: Use only dimmers specifically designed for use with transformers, like Lightolier Onset series, Sunrise series LV or VA dimmers, or any Lightolier Controls dimming system.

Markings

cCSAus Certified, suitable for damp or wet locations depending on trim used.

Job Information	Type:
Job Name:	
Cat. No.:	
Lamp(s):	
Notes:	

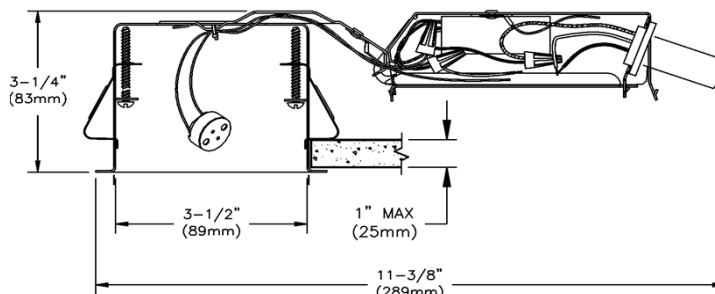

Le luminaire complet comprend la Garniture de Réflecteur et le Cadre de montage : Choisir chacun séparément.

Cadre de montage	Ouverture	Garniture de réflecteur
303MRE	3-3/4 po (95mm)	Accepte les garnitures 3-3/4po. (95mm) suivantes : 313X, 316X, 317X, 378X et 379X : voir les fiches technique appropriées.

Caractéristiques

Bloc d'alimentation : idéal pour la rénovation. Boîte de raccordement articulé facilitant l'installation dans les entre-plafonds restreints. Couverts enclenchables permettant de brancher le filage par en dessous.

1. **Boîtier** : en acier galvanisé de calibre 25ga.

2. **Attaches de montage Résidence** : pré-assemblé en usine. Ressort en acier plaqué zinc. Le luminaire tient en place dans le plafond sans besoin de le retenir pendant l'ajustement.

3. **Douille** : porcelaine; douille à deux broches (base GX5.3). Pré-filé avec fil de calibre 18 en Teflon 250° branché à la boîte de raccordement.

4. **Transformateur** : électronique, 60VA, classe 2, 120 volts primaire, 11.75 volts secondaire nominal. Protection contre les interférences radio compatible avec le standard FCC. Régulateur automatique de chaleur sert de protection contre la surcharge. Coupe courant automatique à 125C : se remet en place automatiquement.

5. **Protection thermique** : répond aux exigences CSA/UL. L'isolant, si utilisé, doit être situé à 3 po (76mm) des côtés du luminaire et la boîte de raccordement. Ne pas couvrir le dessus du luminaire.

Accessoires

Remplacement du protecteur thermique : 1970

0089L: plaque de montage longue série 300X, pour poutrelles de 12 po (305mm) et 16 po (406mm) centre à centre.

0089S: plaque de montage courte série 300X, 6-1/2" (165mm) large x 7-1/4" (184mm) de long.

Gradateur

Contrôles de gradation : n'utiliser que des gradateurs spécifiquement conçus pour utilisation avec transformateurs tels que les Onset série, Sunrise série LV ou VA de Lightolier ou tout système de contrôles de gradation de Lightolier.

Marquage

Certifié cCSAus Convient aux endroits humides ou mouillés selon la garniture utilisée.

Information Projet

Type:

Nom Projet:

No. Cat.:

Lampe(s):

Notes: