



DuraMax Clear

DuraMax 200W Med 120V CL 1WR

Les ampoules longue durée DuraMax® de Philips réduisent le tracas lié au remplacement des ampoules après quelques mois, car les produits DuraMax durent plus longtemps que les ampoules incandescentes standard. Un vaste choix de formes, de tailles et d'intensités permet de trouver un produit DuraMax pour satisfaire la plupart des besoins de base en éclairage.

Données du produit

• General Characteristics

Culot	Medium [Single Contact Medium Screw]
Information culot	Aluminum [Aluminum Base]
Bulb	A23
Finition lampe	Clear
Forme du filament	CC-8 [Axial]
Position de fonctionnement	Universal [Any or Universal (U)]
Application principale	Household
Remplissage gazeux	Gas
Durée de vie à 50% défaillance	1500 hr

• Caractéristiques techn. de lumière

Flux lumineux lampe	3400 Lm
---------------------	---------

• Caractéristiques électriques

Watts	200 W
Tension	120 V

• Dimensions en mm.


Hauteur foyer lumineux L (po)	4.645 in
Longueur totale C (po)	6.313 (max) in
Diameter D	2.625 in

• Données produit

Code commercial	126581
Code produit EOC	126581
Nom produit	DuraMax 200W Med 120V CL 1WR
Désignation	DuraMax 200W Med 120V CL 1WR
Pièces par pack	1
Packs par carton	6
Code barre produit	046677126582
Code barre carton regroup.	50046677126587
Code usine	925179936305

Schéma dimensionnel

Schéma dimensionnel

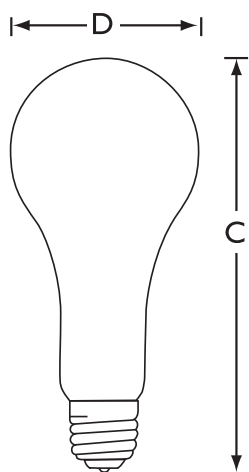

A23



E26

DuraMax 200W Med 120V CL 1WR

Product	C (Max)	D (Norm)
200W E26 120V A23 CL	6.313	2.625



© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs ayants droits respectifs.

www.philips.com/lighting

2013, mai 9
Les données sont sujettes à changement