



Energy Advantage IR MR16

Energy Advantage IR 30W 12V MR16 36D 1CT

Les lampes MR16 Energy Advantage IRC de Philips permettent d'optimiser facilement l'aspect et la convivialité de votre marchandise, ainsi que l'expérience des clients, avec des coûts d'utilisation inférieurs.

Données du produit

• General Characteristics

Culot	GU5.3
Bulb	MR16 [MR 16inch/50mm]
Position de fonctionnement	Universal [Any or Universal (U)]

• Caractéristiques techn. de lumière

Angle d'ouverture	36 D
-------------------	------

• Caractéristiques électriques

Watts	30 W
Tension	12 V

• Dimensions en mm.

Longueur totale C	50.5 (max) mm
Longueur totale C1	50.5 (max) mm

Diamètre ampoule D 51 (max) mm


• Données produit

Code commercial	202622
Code produit EOC	202622
Nom produit	Energy Advantage IR 30W 12V MR16 36D 1CT
Désignation	30MRC16/IRC/ALU/FL36 20PK
Pièces par pack	1
Config. Emballage	4X5F
Packs par carton	20
Code barre produit	46677202620
EAN 2	2005040020061
Code barre carton regroup.	50046677202625
Code usine	925633317104
Code ILCOS	HRGS-30-12-GU5.3-50/36
Poids net unitaire	32.000 gr

Schéma dimensionnel


PHILIPS

Schéma dimensionnel

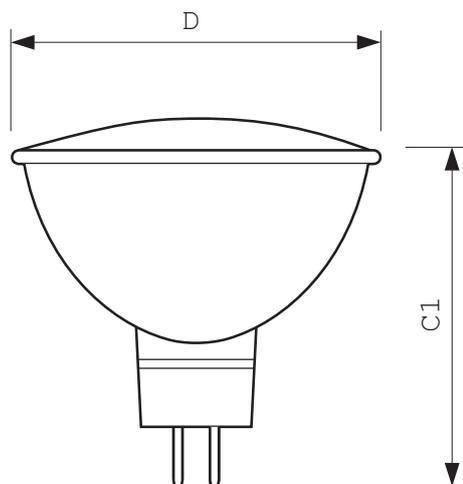

Energy Advantage IR 30W 12V MR16 36D 1CT

Product	C1 (Max)	D (Max)
MLES Alu 30W GU5.3 12V MR16 36D	50.5	51

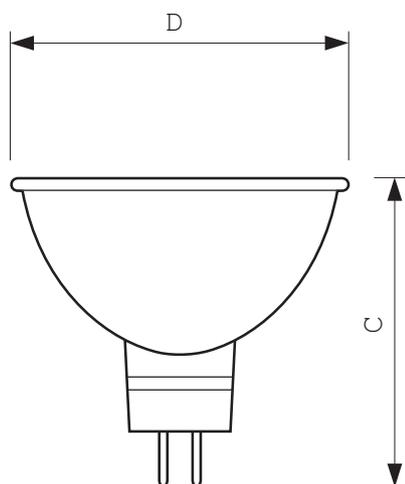

Energy Advantage IR 30W 12V MR16 36D 1CT

Product	C1 (Max)	D (Max)
MLES Alu 30W GU5.3 12V MR16 36D	50.5	51



© 2013 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) ou de leurs ayants droits respectifs.

www.philips.com/lighting

2013, juin 21
Les données sont sujettes à changement