



## Soft White

40W Med 130V A19 CL SP 40W

La famille de lampes incandescentes de Philips fournit la lumière parfaite pour les éclairages généraux dans une variété d'applications. Les lampes blanches et douces fournissent un éclairage doux, uniforme et diffus parfait avec moins d'éblouissement.

### Données du produit

#### • General Characteristics

Culot	Medium [Single Contact Medium Screw]
Information culot	Brass [Brass Base]
Bulb	A19
Finition lampe	Clear
Forme du filament	CC6 [Straight]
Position de fonctionnement	Universal [Any or Universal (U)]
Application principale	Surge Proof
Remplissage gazeux	Gas

#### • Caractéristiques techn. de lumière

Flux lumineux lampe	392 Lm
---------------------	--------

#### • Caractéristiques électriques

Watts	40 W
Tension	130 V

#### • Dimensions en mm.


Longueur totale C (po)	4.438 (max) in
Diamètre D	2.375 in

#### • Données produit

Code commercial	111988
Code produit EOC	111988
Nom produit	40W Med 130V A19 CL SP 40W
Désignation	40W Med 130V A19 CL SP 40W
Pièces par pack	4
Packs par carton	12
Code barre produit	067805300377
Code barre carton regroup.	50067805300372
Code usine	920016536103

### Schéma dimensionnel

Schéma dimensionnel

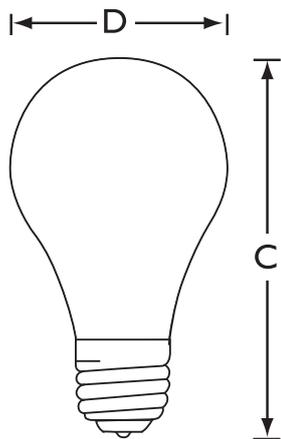

A19



E26

40W Med 130V A19 CL SP 40W

Product	C (Max)	D (Norm)
Std 40W E26 130V A19 CL	4.438	2.375



© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs ayants droits respectifs.

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2013, mai 9  
Les données sont sujettes à changement