



DuraMax Deco Globe

DuraMax Deco 40W Med 120V G25 WH 1CT

Les ampoules rondes décoratives longue durée DuraMax® de Philips réduisent le tracas lié au remplacement des ampoules après quelques mois, car les produits DuraMax durent plus longtemps que les ampoules incandescentes standard. Les ampoules rondes décoratives DuraMax sont disponibles dans un grand nombre de formes, de tailles et d'intensités. Les ampoules rondes transparentes diffusent une lumière scintillante décorative, les ampoules rondes blanches diffusent une lumière blanche douce et les ampoules rondes demi-chromées diffusent une lumière scintillante décorative et peu éblouissante.

Données du produit

• General Characteristics

Culot	Medium [Single Contact Medium Screw]
Information culot	Aluminum [Aluminum Base]
Bulb	G25
Finition lampe	White
Forme du filament	CC6 [Straight]
Position de fonctionnement	Universal [Any or Universal (U)]
Application principale	Vanity
Remplissage gazeux	Gas

• Caractéristiques techn. de lumière

Flux lumineux lampe	370 Lm
---------------------	--------

• Caractéristiques électriques

Watts	40 W
Tension	120 V

• Dimensions en mm.

Hauteur foyer lumineux L (po)	2.874 in
Longueur totale C (po)	4.438 (max) in
Diameter D	3.125 in


• Données produit

Code commercial	126763
Code produit EOC	126763
Nom produit	DuraMax Deco 40W Med 120V G25 WH 1CT
Désignation	DuraMax Deco 40W Med 120V G25 WH 1CT
Pièces par pack	1
Packs par carton	12
Code barre produit	046677126766
Code barre carton regroup.	50046677126761
Code usine	925244036331


PHILIPS

sense and simplicity

Schéma dimensionnel

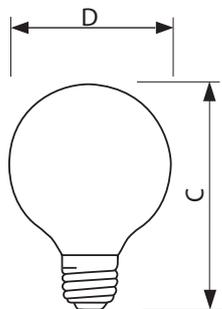

DuraMax Deco 40W Med 120V G25 WH 1CT

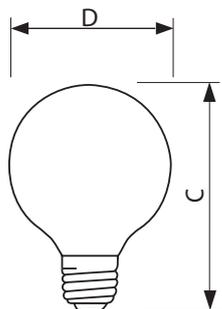

DuraMax Deco 40W Med 120V G25 WH 1CT



E26



© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs ayants droits respectifs.

www.philips.com/lighting

2013, mai 9
Les données sont sujettes à changement