



Frost / Clear

50W Med 130V A19 FR 2OW

La famille d'ampoules standard transparentes et givrées de Philips est parfaite pour une utilisation quotidienne. Les ampoules transparentes fournissent une lumière scintillante, en particulier dans les équipements de chrome. Elles possèdent des surfaces chromées, plusieurs supports et des éléments en verre taillé. Si l'éblouissement est un problème, utilisez un gradateur ou une ampoule d'intensité inférieure pour réduire la luminosité. Les ampoules transparentes sont également utilisées dans les équipements dotés de réflecteurs. Les ampoules givrées diffusent une lumière douce avec moins d'éblouissement.

Données du produit

• General Characteristics

Culot	Medium [Single Contact Medium Screw]
Information culot	Aluminum [Aluminum Base]
Bulb	A19
Finition lampe	Frosted
Forme du filament	C-9 [Pendant]
Position de fonctionnement	Universal [Any or Universal (U)]
Application principale	General Lighting
Remplissage gazeux	Gas

• Caractéristiques électriques

Watts	50 W
Tension	130 V

• Dimensions en mm.

Hauteur foyer lumineux L (po)	2.992 in
-------------------------------	----------


Longueur totale C (po)	4.438 (max) in
Diameter D	2.375 in

• Données produit

Code commercial	111716
Code produit EOC	111716
Nom produit	50W Med 130V A19 FR 2OW
Désignation	50W Med 130V A19 FR 2OW
Pièces par pack	2
Packs par carton	12
Code barre produit	046677286897
Code barre carton regroup.	50046677286892
Code usine	925278036104

Schéma dimensionnel

Schéma dimensionnel

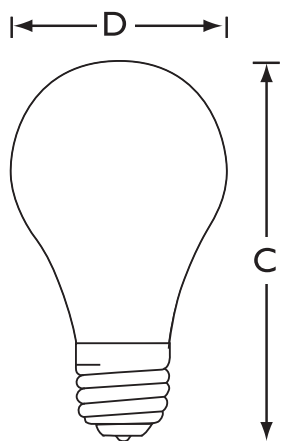

A19



E26

50W Med 130V A19 FR 20W

Product	C (Max)	D (Norm)
Std 50W E26 130V A19 FR	4.438	2.375



© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs ayants droits respectifs.

www.philips.com/lighting

2013, mai 9
Les données sont sujettes à changement