



Hi Intensity

Hi Intensity 40W Inter 120V S11 CL 1BC

Incandescent Hi Intensity light bulbs.

Données du produit

• General Characteristics

Culot	Intermediate [Intermediate Screw]
Information culot	Brass [Brass Base]
Bulb	S11
Finition lampe	Clear
Forme du filament	CC-2V [Straight V]
Position de fonctionnement	Universal [Any or Universal (U)]
Application principale	Showcase
Remplissage gazeux	Gas

• Caractéristiques techn. de lumière

Flux lumineux lampe	370 Lm
---------------------	--------

• Caractéristiques électriques

Watts	40 W
Tension	120 V

• Dimensions en mm.

Longueur totale C (po)	2.25 (max) in
Diameter D	1.375 in


• Données produit

Code commercial	595397
Code produit EOC	595397
Nom produit	Hi Intensity 40W Inter 120V S11 CL 1BC
Désignation	Hi Intensity 40W Inter 120V S11 CL 1BC
Pièces par pack	1
Packs par carton	12
Code barre produit	067805535168
Code barre carton regroup.	50067805535163
Code usine	922746636301

PHILIPS

sense and simplicity


Schéma dimensionnel

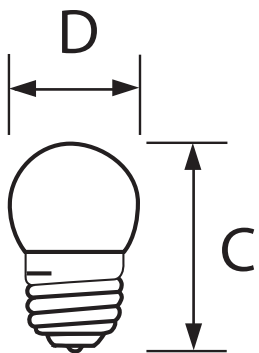

S11

Med.

Hi Intensity 40W Inter 120V S11 CL 1BC

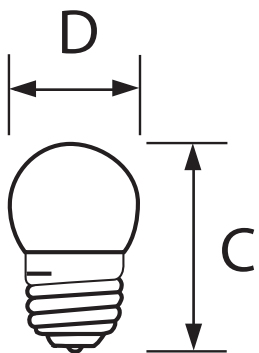

S11

Med.

Hi Intensity 40W Inter 120V S11 CL 1BC



© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs ayants droits respectifs.

www.philips.com/lighting

2013, mai 9
Les données sont sujettes à changement