

Sign

Sign 25W Med 120V T10 CL 1BC

Les ampoules de panneaux Philips fournissent la lumière parfaite pour les accents phénoménaux, les éclairages de présentation, idéales pour les panneaux difficiles à atteindre, à l'intérieur ou à l'extérieur.



Données du produit

• General Characteristics

Culot	Medium [Single Contact Medium Screw]
Information culot	Brass [Brass Base]
Bulb	T10
Finition lampe	Clear
Forme du filament	C-8
Position de fonctionnement	Universal [Any or Universal (U)]
Application principale	Showcase
Remplissage gazeux	Vacuum [Vacuum]

• Caractéristiques techn. de lumière

Flux lumineux lampe	200 Lm
---------------------	--------

• Caractéristiques électriques

Watts	25 W
Tension	120 V

• Dimensions en mm.

Longueur totale C (po)	5.625 (max) in
Diameter D	1.250 in


• Données produit

Code commercial	615344
Code produit EOC	615344
Nom produit	Sign 25W Med 120V T10 CL 1BC
Désignation	Sign 25W Med 120V T10 CL 1BC
Pièces par pack	1
Packs par carton	12
Code barre produit	067805125192
Code barre carton regroup.	50067805125197
Code usine	925195136301


PHILIPS

sense and simplicity

Schéma dimensionnel

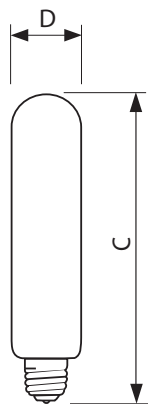

Sign 25W Med 120V T10 CL 1BC

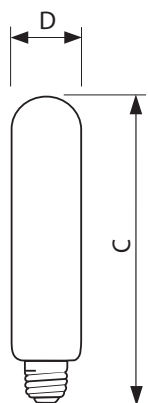

Sign 25W Med 120V T10 CL 1BC



E26



© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs ayants droits respectifs.

www.philips.com/lighting

2013, mai 9
Les données sont sujettes à changement