



High CRI T12

F40T12 C50 Supreme ALTO

Philips T12 High CRI Lamps are energy-efficient lighting solutions and provide excellent color consistency over the life of the lamp.

Données du produit

• General Characteristics

Culot	Medium Bi-Pin [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Information culot	Green Base
Bulb	T12
Durée de vie cycles 3 h	20000 hr
Produit éconergétique	Energy Saving
Durée de vie PS cycles 12 h (h)	24000 hr

• Caractéristiques techn. de lumière

Indice de rendu des couleurs	90 Ra8
Désignation de couleur	C50 Supreme
Température de couleur	5000 K
Flux lumineux lampe	2545 Lm
Lumens de calcul	2160 Lm

• Caractéristiques électriques

Watts	40 W
-------	------

• Caractéristiques environnementales

Teneur en mercure (Hg)	4.4 mg
------------------------	--------

• Dimensions en mm.

Longueur nominale (po)	48
------------------------	----


• Données produit

Code commercial	423897
Code produit EOC	423897
Nom produit	F40T12 C50 Supreme ALTO
Désignation	F40T12/C50Supreme/ALTO 30pk
Pièces par pack	1
Config. Emballage	30
Packs par carton	30
Code barre produit	46677423896
Code barre carton regroup.	50046677423891
Code usine	927888000213
Poids net unitaire	0.001 kg


PHILIPS

sense and simplicity

 
Schéma dimensionnel



F40T12 C50 Supreme ALTO

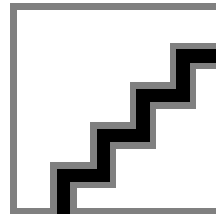

G13

 

F40T12 C50 Supreme ALTO



© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs ayants droits respectifs.

www.philips.com/lighting

2013, mai 9
Les données sont sujettes à changement