

Aspect novateur à faible encombrement

Avertisseur de fumée Silhouette – Fabriqué pour protéger, conçu pour disparaître



silhouette



- Technologie de la détection à ionisation
- Conception à un seul bouton
- Pile d'appoint scellée rechargeable
- Mémoire d'alarme

 
Instaurer la confiance

- **L'avertisseur novateur à faible encombrement** – S'adapte à la plupart des boîtes électriques doubles standard et en plastique rondes avec écartement des trous de 3 1/2 po. La profondeur de la boîte doit dépasser 2 1/8 po. Le dispositif occupe 7,5 po³.
- **Fil continu 120 V c.a. avec pile d'appoint scellée rechargeable** – S'interconnecte avec 24 dispositifs Kidde ou 18 avertisseurs. Assure une protection continue, même pendant une panne d'électricité de longue durée. La pile scellée n'a pas besoin d'être remplacée pendant toute la durée de vie de l'avertisseur.
- **Conception à un seul bouton** – Un bouton unique fait fonctionner le Smarth Hush™ et le test d'avertisseur pour assurer un fonctionnement simple. Met en sourdine rapidement et temporairement les alarmes intempestives activées par tout avertisseur dans le système. Teste le circuit et vérifie que les avertisseurs et le système interconnecté fonctionnent normalement.
- **Mémoire d'alarme** – L'avertisseur de fumée qui détecte en premier le danger comportera une DEL verte clignotante et fera entendre une alarme. Les autres avertisseurs de fumée déclenchés par l'avertisseur se feront également entendre mais ils ne seront pas munis d'une DEL rouge clignotante.
- **Technologie de l'ionisation** – Sensible aux feux rapides et autres incendies.
- **Avertissement de fin de durée de vie** – Avertit le consommateur qu'il est temps de remplacer l'appareil dix ans après sa première mise en marche.

Boîte carrée



Boîte octogonale



Boîte ronde*




Boîte double



* la largeur des bornes de vis ne doit pas dépasser 0,45 po

Fiche technique

No réf. :	900-0252
CUP :	0-47871-07700-7
Source de courant :	Fil continu 120 V c.a. avec pile d'appoint rechargeable lithium-ion
Capteur :	Ionisation
Alarme audio :	85 dB à 10 pi
Plage de température :	4,4 °C (40 °F) à 37,8 °C (100 °F)
Plage d'humidité :	Jusqu'à 85 % d'humidité relative (HR)
Dimensions :	13,33 cm de largeur x 3,81 cm de profondeur x (1,27 cm installé)
Poids du dispositif :	0,23 kg
Interconnecte :	Jusqu'à 24 dispositifs Kidde / 18 avertisseurs
DEL :	Voyant d'avertisseur rouge Voyant d'état vert
Garantie :	Limitée de 10 ans

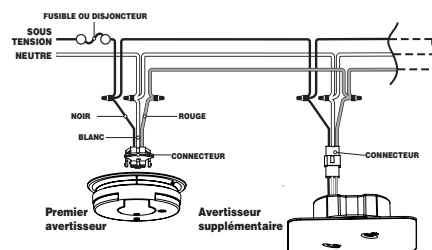

Renseignements pour la commande

Numéro de commande	CUP	I2de5	Quantité par paquet	Dimensions (l x p x h centimètres)	Poids	Boîte présentoir / palette	Couches / palette
N/A	0-47871-07700-7	N/A	Individuelle*	14,5 x 14,5 x 5	0,26 kg	N/A	N/A
900-0252	0-47871-07700-7	100-47871-07700-4	6 dispositifs	16,5 x 16 x 33	1,74 kg	126	6

*Ne se vend pas au détail