




SPEXP-2

Série commerciale Exit en thermoplastique combiné

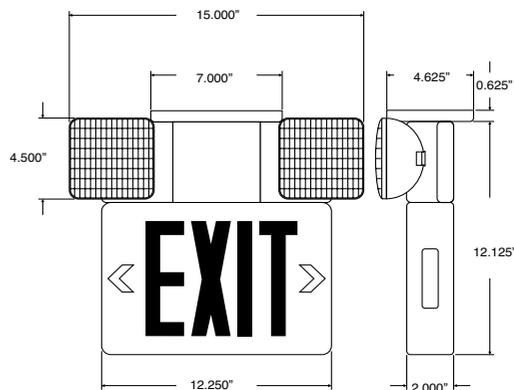

Homologations:
Certification CSA C22.2 #141

DESCRIPTION

La série d'enseignes commerciales combinées en plastique Exit SPEXP-2 est conçue en utilisant un thermoplastique durable, léger et résistant aux impacts. Les enseignes et le plafonnier s'enclenchent ensemble pour une installation rapide. Disponible avec alimentation de secours de réserve de 6V c.c.

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

- Source de lumière à DEL ultra-brillante
- Entrée 120/347V c.a., sélection de champ
- Consommation de 2,7 watts pour la portion Exit à DEL de l'enseigne combinée
- Wattage de c.c. de secours DEL pour 6V c.c. = 0,9W
- Versions de sortie d'alimentation 6 V c.c.
- Capacités de wattage de 30 watts
- Durée d'alimentation de secours standard de 30 minutes
- Deux lampes au tungstène de 9 watts standard
- Interrupteur de test momentanément à bouton-poussoir
- DEL diagnostique/témoin pour marche c.a.
- Chargeur limiteur de courant, entièrement automatique
- Conception et construction à semi-conducteurs et protection contre éclairage réduit et court-circuit
- Température compensée
- Batterie au calcium de plomb scellée sans entretien

Guide de commande

SPEXP-2

Série

SPEXP-2

Puissance du modèle

Modèle	Tension	Capacité de wattage			
		30 min.	60 min.	90 min.	120 min.
SPEXP-2	6V	30	15	12.5	7.5

MÉCANIQUE

- Construction de thermoplastique, résistant aux impacts et aux ultraviolets stabilisés
- Les plaques frontales, arrières et plafonnier universel s'enclenchent pour une installation rapide et facile
- Chevrons/flèches directionnels enclenchables
- Débouchures multiples universelles estampées sur la plaque arrière pour un montage sur boîte de jonction
- Les modèles universels offrent un montage au plafond ou à l'extrémité et un jeu de plafonnier installable sur le chantier avec plaque à croisillon
- La couleur blanche est standard
- Les têtes carrées entièrement réglables faites de thermoplastique résistant aux impacts sont standard

Garantie

Stanpro est axé sur la qualité. Pour les détails complets des garanties, voir nos termes et conditions.