




RMR

"Rainstorm"

NEMA4X/EEMAC4X



Homologations:
Certification C22.2 #141, C860

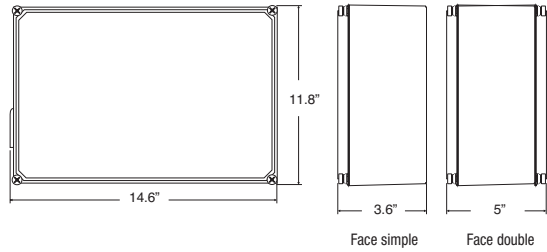

ÉCLAIRAGE D'URGENCE

Description

Les enseignes étanches à l'eau des séries Rainstorm construites aux normes NEMA4X et EEMAC4X, procurent une protection exceptionnelle dans les environnements extrêmes. Le boîtier en thermoplastique de ces séries est idéal pour les emplacements à l'extérieur ou exposés à de fortes quantités d'eau. Le boîtier offre quatre points de montage intégrés et un joint d'étanchéité moulé qui protège entièrement le boîtier contre les éléments. Pour d'autres options de montage, veuillez consulter la section des options. Les séries Rainstorm offrent des DEL, à haute brillance et longue durée et leur consommation d'énergie est très efficace.

Caractéristiques

Les enseignes étanches à l'eau RMR ont un boîtier en thermoplastique renforcé de fibre de verre robuste. La plaque frontale est munie d'un joint d'étanchéité moulé monopiece qui scelle le luminaire contre la poussière et l'eau. La plaque frontale est rattachée au boîtier avec quatre vis surdimensionnées imperdables. Le fini standard est gris.

Circuiterie

Les enseignes étanches à l'eau RMR offrent une tension d'entrée double 120/347V c.a., disponible en c.a. seulement, c.a./c.c. et modèles à alimentation propre. Les modèles c.a./c.c. offrent des tensions c.c. de secours allant de 6 à 24V. Les wattages de secours sont :

	UDC					IB	
	6V	12V	24V	120V	347V	120V	347V
RMR	0.9	0.9	0.9	1.8	1.7	2.0	1.9

Les modèles à alimentation propre utilisent un chargeur électronique interne et incluent une batterie au nickel-cadmium à haute performance procurant 90 minutes d'alimentation de secours. Des batteries à durée prolongée jusqu'à 120 minutes sont optionnelles.

 
Garantie

Stanpro est axé sur la qualité. Pour les détails complets des garanties, voir nos termes et conditions.



Vendu standard avec 3 pictogrammes différents pour la sélection de la direction à indiquer.

Guide de commande



Série	Face #	Montage	Couleur	Tension c.c.	Options
RMR	1 - Face simple 2 - Face double	CM - Plafond WM - Mural EM - Extrémité PM - Suspendu	GY - Gris	NDC - Sans tension c.c. UDC - Tension de secours universelle c.c. de 6 à 24V c.c. IB - Alimentation propre 90 min. IB1 - Alimentation propre 120 min.	PG, BO, OP, TP, WO, Grille de protection Voir la description des options à la page 334



5905 Chemin de la Côte de Liesse, Saint-Laurent, Québec, H4T 1C3

Tél.: (514) 739-9984 • Sans frais: 1-866-280-2332 • Télécopieur: (514) 739-9912 • www.stanpro.com

L'information de cette brochure est typique et ne représente pas nécessairement la garantie d'une performance et/ou des caractéristiques d'un produit spécifique.

Les Systèmes d'éclairage Stanpro Inc. effectuent un travail continu de développement qui pourrait entraîner des changements dans ces spécifications et ce, sans préavis.

