

SLP-2

Série d'éclairage de secours en polycarbonate



Homologation: 
CSA Certified to C22.2 #141

Description

La série SLP-2 de Stanpro offre une solution décorative, tout en étant économique, pour vos besoins d'éclairage de secours. Le boîtier est fait de thermoplastique et la lentille de polycarbonate moulé par injection, est ignifuge et résiste aux forts impacts et à la corrosion. Le SLP-2 est une unité autonome de 6V et procurera jusqu'à 36 watts d'éclairage de secours pendant 30 minutes. Les deux phares carrés s'utilisent avec des lampes incandescentes à culots poussoir de 9w, sont entièrement réglables et sont faites de polystyrène résistant aux impacts et à la chaleur. Les réflecteurs spéculaires assurent une distribution photométrique maximale. Contacter l'usine pour les lampes en option.

Caractéristiques

L'unité SLP-2 est un appareil d'éclairage de secours complet autonome s'utilisant avec des circuits de 120 et 347V. Une batterie au calcium de plomb scellée sans entretien de 6V est incluse avec le SLP-2 ce qui procure 30 watts d'éclairage de secours pendant 30 minutes. La plaque de montage universelle est conçue pour s'adapter sur une boîte octogonale standard ce qui

simplifie et réduit les coûts de l'installation. Une fois la plaque pré-installée et tous les branchements complétés, l'unité est enclenchée sur la plaque ce qui complète l'installation. Le fini standard est blanc et noir est en option.



Note: 347V disponible seulement pour le blanc.

Circuiterie

L'unité d'éclairage de secours SLP-2 offre des chargeurs à impulsions de haute qualité qui sont 70% plus efficaces que les chargeurs à tension constante. Les chargeurs sont électroniques et complets avec débranchement de la basse tension, protection d'éclairage réduit et court-circuit. Un affichage à DEL indique la marche du c.a. et tous les chargeurs offrent un interrupteur à bouton-poussoir pour vérification rapide rendant l'entretien et le contrôle faciles. Le temps de recharge est de 24 heures.

Garantie

Stanpro est axé sur la qualité. Pour les détails complets des garanties, voir nos termes et conditions.

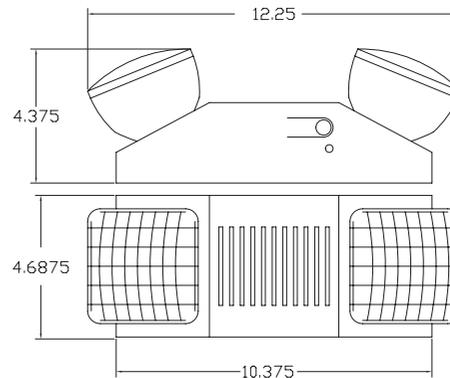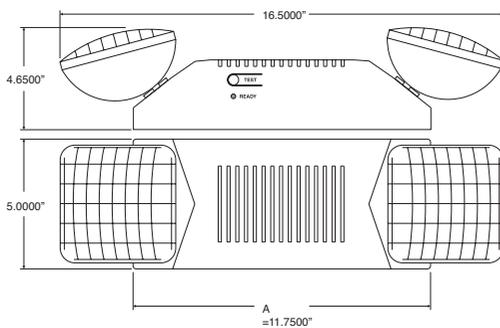

Guide de commande

SLP-2 /	
Séries	Options
SLP-2	BK - Noir 120-277 - 120-277V K5 - débouchure 1/2" pour montage suspendu LT - Test au laser

Puissance du modèle

Modèle	Tension	Capacités de wattage	
		30 min.	60 min.
SLP-2	6V	30	15

5905 Chemin de la Côte de Liesse, Saint-Laurent, Québec, H4T 1C3

Tél.: (514) 739-9984 • Sans frais: 1-866-280-2332 • Télécopieur: (514) 739-9912 • www.stanprols.com

L'information de cette brochure est typique et ne représente pas nécessairement la garantie d'une performance et/ou des caractéristiques d'un produit spécifique.

Les Systèmes d'éclairage Stanpro Inc. effectuent un travail continu de développement qui pourrait entraîner des changements dans ces spécifications et ce, sans préavis.

