

# SKYE

6 po, 1045-1855 Lumens, 12-20 W, Sélection Chromatique  
Projecteurs intensifs encastrés

## Caractéristiques

### Boîtier

Boîtier en aluminium étanche à l'air et durable avec peinture résistant aux UV et diffuseur PMMA blanc pour réduire les reflets. Joint en silicone inclus pour les applications dans les endroits mouillés. Fourni avec garniture aimantée interchangeable blanche.

### Caractéristiques des DEL

Ce luminaire d'application générale comporte un module DEL de 12 ou 16 ou 20 watts qui maintient un intensité uniforme pour produire jusqu'à 1855 lumens avec IRC typique de 90. Offert avec commutateur sélection chromatique à 5 niveaux face vers l'avant (2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K et 5000 K).

### Intensité variable

Intensité variable de 100 % à 10 %. Ce luminaire est compatible avec les gradateurs TRIAC/ELV standard. Pour savoir quels gradateurs sont compatibles, consultez [www.liteline.com/SKYEdimmers](http://www.liteline.com/SKYEdimmers).

### Étendue du faisceau

La lentille procure un ouverture angulaire du faisceau sur 80°.

### Montage

Vient avec deux pinces à ressort pour la fixation à tout matériau de plafond.

### Transformateur DEL

Boîte câblée en aluminium extrudé avec transformateur DEL électronique de catégorie II d'intensité variable de 300 mA ou 370 mA ou 500 mA avec entrée de 100-135 VCA. Vient avec un fil FT6 de 18 po coté pour les pléniums, avec connecteur DC 2.1 du transformateur au luminaire.

### Bornier à boutons-poussoirs


Bornes à « connexion directe » pour un câblage simple et rapide.

### Température minimale d'amorçage

-40°C (-40°F)

### Environnement

- Convient aux lieux mouillés.
- Convient aux lieux l'extérieur.
- Convient aux lieux de plafond isolés.

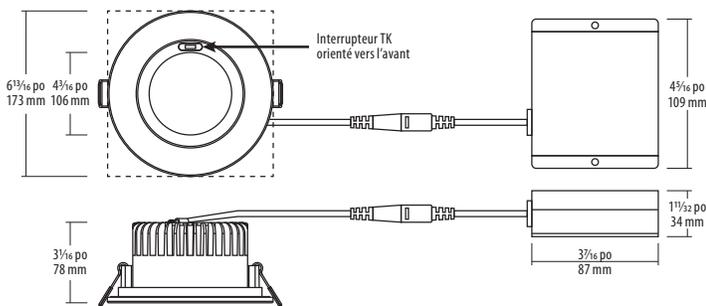

SPÉCIFICATION	
Application	Encastré dans le plafond
Lieu approuvé	Mouillé / Extérieur / Plafond isolé
Angle de faisceau	80°
KT	2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K
Homologation	cETLus
Garniture métallique standard	BK / BN / OB / WH
Garnitures Select	Voir page 2
IRC	90
Intensité variable	Oui
Techno d'intensité variable	Phase directe / indirecte / TRIAC/ELV
Energy Star	Oui
Trou découpé	Ø 6 1/4" (159mm)
Entrée	100-135 VCA, 60 Hz
LM79	Oui
LM80	Oui
Lumens	Jusqu'à 1855
Lumens par Watt	Jusqu'à 111
Température de fonctionnement min.	-40°C (-40°F)
Facteur puissance	0.95
Durée utile	70% @ 50,000 h
Title 24	JA8 (jusqu'à 4000 K)
Garantie	À vie
Intensité	12 W / 16 W / 20 W

TK	Lumens		
	12 W	16 W	20 W
2700 K	1045	1490	1660
3000 K	1080	1575	1775
3500 K	1090	1640	1855
4000 K	1085	1650	1825
5000 K	1055	1605	1755



## Description

SKYE est d'un projecteur intensif haute performance de qualité résidentielle et commerciale, facile à installer, qui offre une bonne luminosité, une efficacité énergétique et une forme profilée, avec des garnitures de couleur interchangeable et une commutateur sélection chromatique. Convient pour les lieux mouillés.

Les garnitures à front mort SKYE Select offrent professionnelle une finition 2 tons garniture et déflecteur.

## Guide de commande

Forme	Intensité	Choix de transformateur	Finition garniture	Finition déflecteur
SLMB6	W-CCT-			
<p>Laisser vide pour Ronde</p>	<p>12 : 12 watt<sup>1</sup></p> <p>16 : 16 watt<sup>2</sup></p>	<p>Laisser en blanc pour transfo standard 120 V</p> <p>E : EcoSystem Lutron Hi-Lume 1% avec mise en circuit douce et réduction au noir</p> <p>C : 120~347 V, 0-10 V</p> <p>EM : Alimentation de secours, 120~277 V, 0-10 V</p>	<p>BK : Noir</p> <p>BN : Nickel Brossé</p> <p>OB : Bronze Huilé</p> <p>WH : Blanc</p>	<p>Laisser vide (correspondra à la garniture)</p>

SKYSELECT  
Front mort

Sélectionnez ci-dessus

Sélectionnez ci-dessus

Sélectionnez ci-dessus

BK : Noir  
WH : Blanc

BK : Or  
BK : Noir<sup>2</sup>  
SP : Spéculaire  
SS : Semi-spéculaire  
WH : Blanc<sup>1</sup>



### Notes :

<sup>1</sup> Non disponible avec la Finition garniture BK. <sup>2</sup> Non disponible avec la Finition garniture WH. <sup>3</sup> Non disponible pour modèles SKYE SELECT.

\* Le délai QuickShip varie pour les commandes de plus de 100 pièces. Aucuns frais supplémentaires d'expédition. Sous réserve de la disponibilité.

Accessoires vendus séparément. Autres options – consultez le représentant Liteline. Cherchant continuellement à améliorer nos produits, les spécifications peuvent changer sans avis préalable.

## Accessoires



### SLMB6-16W-RT-BK

Garniture amiantée ronde noire pour luminaires SKYE 6 po.



### SLMB6-16W-RT-BN

Garniture amiantée ronde nickel brossé pour luminaires SKYE 6 po.



### SLMB6-16W-RT-OB

Garniture amiantée ronde bronze huilé pour luminaires SKYE 6 po.



### P-6020

Plaque de prémontage ronde 6¼ po avec pince pour transformateur, pour luminaires SKYE 6 po.



### SLM6P-XLRING-BK

Anneau ultra large pour SKYE 6 po, métallique, noir.



### SLM6P-XLRING-BN

Anneau ultra large pour SKYE 6 po, métallique, nickel brossé.



### SLM6P-XLRING-WH

Anneau ultra large pour SKYE 6 po, métallique, blanc.

## SKYeselect



### SLMB6-16W-RT-BKBG

Garniture SKYE Select, 6 po, front mort, ronde. Garniture noire avec déflecteur doré.



### SLMB6-16W-RT-BKBK

Garniture SKYE Select, 6 po, front mort, ronde. Garniture noire avec déflecteur noir.



### SLMB6-16W-RT-BKSP

Garniture SKYE Select, 6 po, front mort, ronde. Garniture noire avec déflecteur spéculaire.



### SLMB6-16W-RT-BKSS

Garniture SKYE Select, 6 po, front mort, ronde. Garniture noire avec déflecteur semi-spéculaire.



### SLM-60-FC

Connecteur flexible de 60 po pour luminaires SKYE.



### P-NCMK-1

Jeu de barres de suspension. Comprend barres de suspension, supports et vis.



### VBE-1

Extension de coupe-vapeur. Pour les nouvelles constructions.



### VBE-2

Extension de coupe-vapeur. Pour les rénovations.



### VBE-3

Extension de coupe-vapeur. Pour les rénovations.



### VBE-5

Extension de coupe-vapeur. Pour les nouvelles constructions.



### LC-CRTL-3WAY-1

Interrupteur 3 voies Wi-Fi intelligent OnCloud. Convient aux applications avec interrupteurs 3 voies ou 4 voies.



### LC-CRTL-DIM-1

Gradateur Wi-Fi intelligent OnCloud. Interrupteur et glissière tactile à 7 niveaux.