


# juno®


## Remodel Housing

### 4" Template & Installation Instructions

1. Use disc as template to scribe circle on ceiling...  
**CUT HOLE ACCURATELY ALONG SCRIBE LINE.**  
**HOLE DIAMETER SHOULD NOT EXCEED 4-3/8".**
2. Provide electrical service through ceiling opening with flexible supply. Make electrical connections inside junction box through knockouts.
3. Position spring clamps inside housing as shown prior to insertion into ceiling (Fig. 1). Insert housing through ceiling opening and position flange flush to ceiling, slide spring clamp ends through housing slots; tighten screws to clamp fixture to ceiling using #2 Phillips or #2 Square driver (Fig. 2).
4. Install trim.

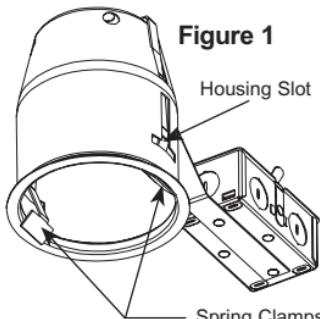

**Figure 1**

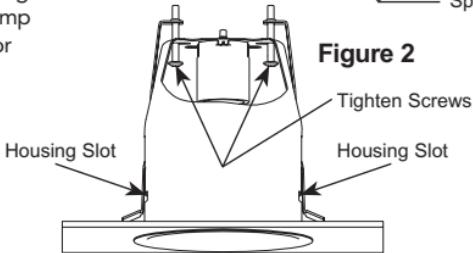

**Figure 2**

**AcuityBrands.**

P3774

© 2017 Acuity Brands Lighting, Inc.

Rev 3/17

# juno®

## Boîtier de rénovation

Gabarit de 4 po (10 cm) et  
instructions d'installation

1. Servez-vous du disque comme d'un gabarit pour tracer un cercle sur le plafond...

DÉCOUPEZ AVEC PRÉCISION UN TROU SUR LA  
LIGNE TRACÉE. LE DIAMÈTRE DE TROU NE DOIT  
PAS DÉPASSER 4-3/8 po (11 cm).

2. Assurez l'alimentation à travers l'ouverture dans le plafond à l'aide d'une alimentation souple. Établissez tous les raccordements dans le boîtier de raccordement à travers les débouchures défonçables.

3. Positionnez les pinces à ressort à l'intérieur du boîtier de la façon illustrée avant l'insertion dans le plafond (Fig. 1). Introduisez le boîtier dans l'orifice du plafond et placez la bride au même niveau que le plafond, faites coulisser les bouts de la pince à ressort à travers les fentes du boîtier; serrez les vis pour fixer le luminaire sur le plafond à l'aide d'un tournevis cruciforme No. 2 ou d'un embout carré No. 2. (Fig. 2).

4. Montez la garniture.

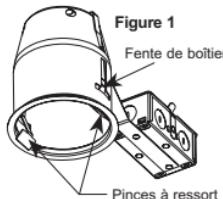


Figure 1

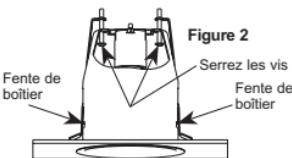


Figure 2

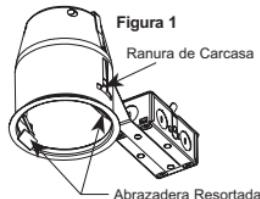


Figure 1

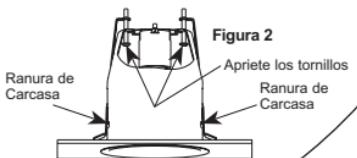


Figure 2

P3774

© 2017 Acuity Brands Lighting, Inc.