

TECHNICAL DATA SHEET

Single Snap 3/8in Fitting for NMD90 CI70-SI

Iberville®



One screw / Single Snap 3/8in Fitting
for non-metallic cable

Certifications / Standards:



Features:

- Helps save time on every installation
- Designed to provide a durable and secure connection
- Snaps in knockout, no locknut required
- No tool required for installation of the fitting
- Removable

Conforms to:

- UL514B, CSA C22.2 No. 18.3

Material / Finishes:

- Die cast high-strength zinc alloy (body)
- Zinc electroplated steel alloy (clamp and screw)


Applications:

- Terminate 1 run of AC90/FMC into a knockout
- Residential and commercial

Product selection

Part no:	Trade Size	Knockout	Cable range
CI70-SI	3/8"	1/2"	NM 12-2 to 10-3 AL, Steel AC 14-2 to 10-3

Note: Product must be installed in accordance with applicable national and local electrical codes.

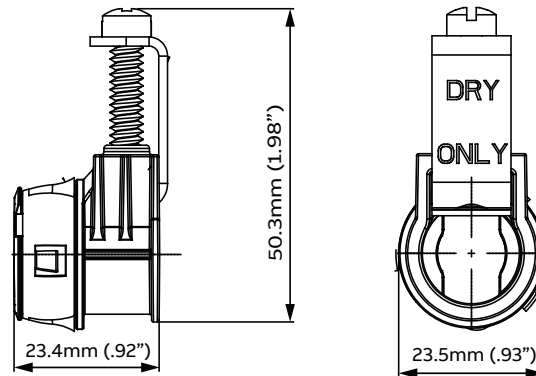

FICHE TECHNIQUE

Raccord rapide à insertion simple 3/8po pour NMD90 CI70-SI

Iberville®

Raccord rapide à 1 vis / insertion simple
3/8po pour câble non métallique

Certifications / Standards:**Conforme à:**

- UL514B, CSA C22.2 No. 18.3

Matériau / Finitions:

- Alliage de zinc à haute résistance moulé sous pression (corps)
- Alliage d'acier zingué (bride et vis)

Caractéristiques:

- Permet de gagner du temps à chaque installation
- Conçu pour fournir une connexion durable et sécurisée
- S'enclenche dans la débouchure, aucun contre-écrou requis
- Aucun outil requis pour l'installation du raccord
- Amovible

Applications:

- Terminez 1 câble (AC90) ou conduit (FMC) dans une débouchure
- Résidentielles et commerciales

Sélection du produit

No. de cat.:	Grosseur nominale	Débouchure	Gamme de câbles
CI70-SI	3/8"	1/2"	NMD90 12-2 à 10-3 AC90 14-2 à 10-3

Remarque : Le produit doit être installé conformément aux codes électriques nationaux et locaux en vigueur

